

COMFORT

WARM TAPWATER RECIRCULATIE OP EEN SLIMME MANIER



De Grundfos COMFORT serie stelt nieuwe normen voor energiezuinige recirculatie van warm tapwater in woonhuizen. Dankzij een geluidsarme motor met permanente magneet wordt het energieverbruik verlaagd tot slechts 5-7W. Met de AUTOADAPT functie (die zorgt dat de pomp

alleen draait wanneer het nodig is) en de Digital Timer functie (waarmee de looptijd van de pomp ingesteld kan worden) wordt zowel warmte als energieverstopping tegengegaan. Het resultaat is maximaal comfort met een minimaal verbruik van water, warmte en elektriciteit.

be
think
innovate

GRUNDFOS 

COMFORT EIGENSCHAPPEN



Grundfos COMFORT AUTOADAPT - Volledig automatisch

De Grundfos COMFORT AUTOADAPT levert constant warm water in het hele huis en geeft volledige controle met de drie verschillende standen:

- **AUTOADAPT modus:** De pomp leert het gebruikspatroon van de klant en past de werking daarop aan
- **Temperatuur controle modus:** De pomp regelt de werking aan de hand van temperatuur
- **100% modus:** De pomp loopt continue zonder enige controle

Eenvoudig te bedienen

Instellingen kunnen eenvoudig worden gewijzigd met slechts één toets.

Weinig warmteverlies

De meegeleverde isolatieschaal vermindert het warmteverlies van de pomp.

Corrosiebestendig messing huis

Het messing huis voorkomt risico op corrosie.

Installatiegemak

Het compacte ontwerp vereenvoudigt installatie in nauwe ruimtes.



Grundfos COMFORT Digital Timer - Tijdgestuurde werking


Met de timerbesturing wordt het werkgebied van de pomp binnen een vooraf ingestelde of gewenste tijdspanne vastgehouden. Dit betekent dat de pomp alleen werkt in periodes wanneer direct warm water gewenst is. Dat zorgt voor maximaal comfort en tegelijk voor een zeer energiezuinige werking.



Grundfos COMFORT BASIC - Continue werking


Als u op zoek bent naar een goede oplossing voor de recirculatie van warm tapwater en er geen vraag is naar volledig automatisch functioneren, is COMFORT PM basic de juiste keuze.

Pompcurves

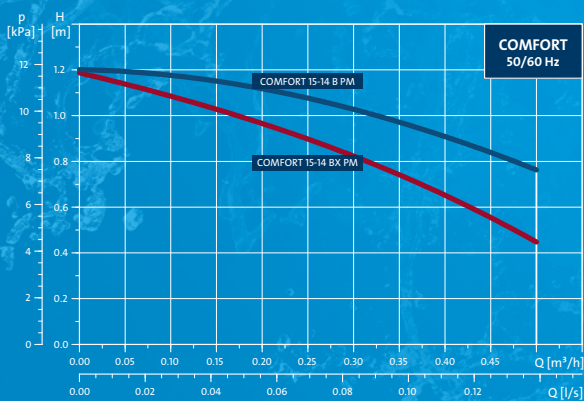

Product	Productnummer
COMFORT 15-14 BA PM	97916757
COMFORT 15-14 BXA PM	97916749
COMFORT 15-14 BDT PM	99812350
COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281
COMFORT 15-14 B PM	97916771
COMFORT 15-14 BX PM	97916772

Technische gegevens	COMFORT PM
Debiet, Qmax:	0.7 m³/uur
Opvoerhoogte, Hmax:	1.2 m
Vloeistoftemperatuur:	2°C-95°C
Vermogen:	5W-7W

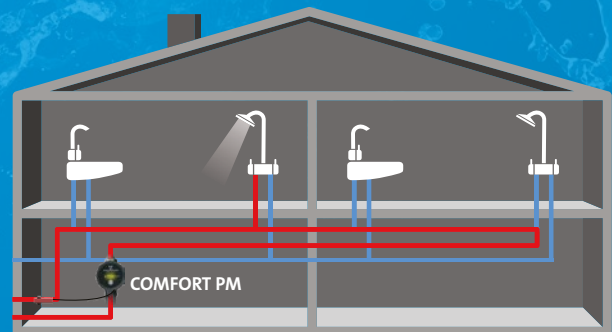

Afkortingen: A= AUTOADAPT X = Ingebouwde afsluiter en terugslagklep B = Basis DT = Digital Timer PM = Permanent magneetmotor